



Brand of **NTN Group**

TRUCK-SORTIMENT

Make the world a profitable
road to drive






Das TRUCK-Sortiment von NTN Europe

Das TRUCK Aftermarketsortiment von NTN Europe besteht aus Radlagern der Marken SNR und NTN. Von den 70 Werken der NTN-Gruppe sind 7 auf die Herstellung von Wälzlagern für Lkw-Anwendungen spezialisiert.

Das Sortiment beinhaltet Referenzen für europäische, asiatische und amerikanische Fahrzeuge. Je nach Vertriebsregionen werden unsere Produkte unter folgenden Marken angeboten: NTN, SNR und BOWER.

Unser Sortiment deckt Anwendungen für Räder, Getriebe, Differentiale und Motorsteuerung ab. NTN ist ein bedeutender Akteur für Lkw-Hersteller auf allen Kontinenten.

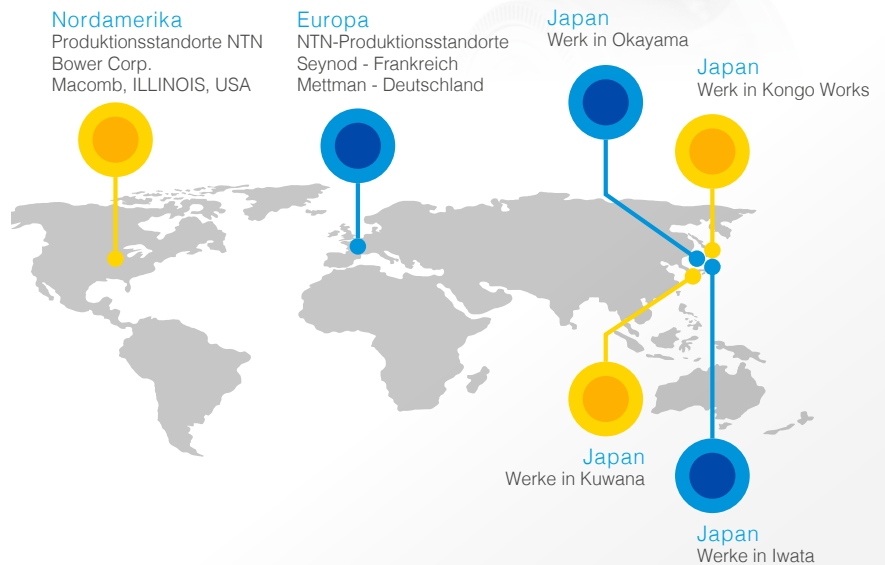

Ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen für LKW

NTN Europe bietet 607 Referenzen für den Aftermarket. Sie bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Lösungen.

234 Radlager für europäische Fahrzeuge

- 158 HDB-Referenzen - Kegellager
- 44 HDS-Referenzen - Speziallager für Achsen
- 32 HDP - Radnabe mit Lagern

356 Getriebe- und Differenziallager

- 250 Referenzen für europäische Anwendungen
- 106 Referenzen für asiatische Anwendungen

17 Referenzen für Motor

- 6 Riemenscheiben für asiatische Fahrzeuge: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Truck
- 9 Generatorenlager für die wichtigsten europäischen Lkw-Marken
- 2 Lager für Kühlung und elektrische Systeme

Wer sich für NTN-Produkte entscheidet, kann auf die Expertise der Gruppe vertrauen:

- **Produkte in OE-Qualität**, die von unserer technischen Abteilung getestet und freigegeben werden.
- **Produkte** für Radachsen, Getriebe und Differentialgetriebe
- **Ein Sortiment, das die wichtigsten** in Europa vertretenen **Lkw-Marken abdeckt**
- **Anwendungen für alle Arten von Schwerlastfahrzeugen** - LKW, Traktoren, Anhänger, Busse



Fokus auf Radnaben mit integriertem Lager für LKW, Traktoren, Anhänger und Busse

Eine hochmoderne Lösung: Unser neues SNR-Sortiment an Radnaben für LKW mit integrierten Lagern bietet eine passende Lösung für den freien Kfz-Ersatzteilmarkt.

Speziell für Nutzfahrzeuge: Dieses Sortiment wurde speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt und entspricht den Anforderungen des Marktes, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Integriertes Design : Die integrierten Radlager und Naben wurden so konzipiert damit sie schnell und problemlos montiert bzw. demontiert werden können.

Effizienz und Zuverlässigkeit: Unserer Sortiment entspricht höchsten OE-Standards, wodurch eine optimale Qualität gewährleistet wird.

Referenzen für LKW

- 10 für Volvo-Nutzfahrzeuge
- 7 für Renault Trucks Nutzfahrzeuge
- 4 für DAF-Nutzfahrzeuge
- 3 für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge
- 3 für Scania-Nutzfahrzeuge

Referenzen für Anhängerachsen

- 5 für Anhängerachse BPW
- 3 für Anhängerachse SAF
- 1 für Mercedes-Benz Anhängerachse

Einige Anwendungen

- Renault Trucks - Premium 2 Distribution/Lander/Route, Serie C/D/K/T, Magnum DXi/AE/E.Tech, Midliner M/S, Midlum, Kerax Dxi
- Volvo - FE I/II, FH 12/16, FM 7/9/12/16, FM I, FM II, FMX, NH12, FL6, VM 220/270/310/330
- Mercedes-Benz - Actros, MP2/MP3, MP4/MP5, Antos, Axor 1/2, Atego, Arocs, Econic 2
- Scania - Serie G/P/R/T
- Busse - Mercedes-Benz Busse Citaro, Econic, Turismo, Travego
- Anhänger - Hauptanwendungen SAF und BPW

Von NTN Europe getestete und zugelassene Produkte

Alle unsere Produkte werden auf Prüfständen getestet, um ihre Qualität sowie Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

6 unterschiedliche Tests werden an Radnaben mit eingebauten Lagern durchgeführt.

- **2 für Naben :** Rotationsbiege- und Kurvenbiegetests
- **2 für Lager:** Dauer- und Rolltests
- **2 für Dichtungen :** Schlamm- und Öltests für Wasserdichtigkeit

Alle diese Tests werden nach den strengen Spezifikationen von NTN Europe durchgeführt.



Die Produkte der SNR-Reihe sind **einfach zu montieren** und gewährleisten eine schnelle Reparatur in der Werkstatt und verringern so die Ausfallzeiten des Fahrzeugs.

Kennzahlen im Fokus

32 neue Referenzen
85% Abdeckung des europäischen Fuhrparks



SNR Referenz	Hersteller	OE-Referenzen	Anwendungen	Zusätzliche Informationen
HDP001	Mercedes-Benz	000 350 0535, 000 350 2335	Mercedes-Benz axle - TE - TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/8C6-9, TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/8C 7-9 Mercedes-Benz axle - TL - TL5/1C7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/8C7-9	Position Anhängerrachse - Scheibenbremse Enthaltene Lager : HDS103 - Inklusive Bolzen
HDP002	DAF	1691621, 1697346, 1699327, 1818004, 2019789	DAF LF55, CF65 (18t) 2001-2013, CF75/CF85 (19t bis 35t) 2014 => / 2017 => DAF XF95 (18t bis 32t) 2002-2006, XF105 (bis 32t) 2005 => DAF XF (19t ot 35t) 2012 => / 2017 => DAF SB4000	Position Vorderachse - Scheibenbremse Enthaltene Lager : HDS228
HDP003	DAF	1657637, 1812161, 2019802	DAF LF45, LF55, CF65 (18t) 2001-2013, CF75/CF85 (19t bis 35t) 2014 => / 2017 => DAF FAF XF95 (18t bis 32t) 2002-2006, XF105 (bis 32t) 2005 => DAF SB4000, SBR4000	Position Hinterachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS239
HDP004	DAF	1389061, 1391517, 1391617, 1818003, 2019853	DAF 65CF, 75CF, 85CF, 95XF (18t) 1997-2002, LF45, LF55, DAF CF65/CF75/CF85 (19t bis 35t) 2014 => / 2017, XF95 2002-2006 DAF XF105 (bis 32t) 2005 =>, XF (19t bis 35t) 2017 DAF SB4000, SBR4000	Position Hinterachse - Scheibenbremse Enthaltene Lager : HDS239 & HDS248
HDP005	SAF	3 307 3045 00, 03 307 3045 01, 03 307 3045 02, 03 307 3045 52	SAF axle - B - B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BINL9-19 SAF axle - S - SI9-19, SI9-22	Position Anhängerrachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS248
HDP006	Renault Trucks Volvo	7420819822, 7420820420, 20820420	Renault Trucks Premium 2 Distribution (18t bis 26t) 2006-2013 Renault Trucks Premium Distribution (18t bis 16t) 1996-2006 Renault Trucks Premium 2 Lander (18t bis 26t) 2006-2014 Renault Trucks Premium 2 Route (18t bis 26t) 2006-2013 Renault Trucks Premium Route (18t bis 26t) 1996-2006	Position Hinterachse - Trommelbremse Inklusive Lager : HDS219
HDP007	Volvo	3988833, 85105696	Volvo FE (18t bis 26t) 2006 => Volvo FE II (18t bis 26t) 2006 => Volvo FH12 (18t bis 35t) 1993-2005 Volvo FL6 (7.5t bis 26t) 1985-2000 Volvo FM12 (18t bis 32t) 1998-2008 Volvo FM9 (18t bis 32t) 2001-2005	Position Hinterachse - Scheibenbremse ABS Inklusive Lager : HDS219 - 27mm Bolzen
HDP008	Renault Trucks Volvo	7420535263, 7485107753, 20535263, 85107753	Renault Trucks serie C (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks serie D (6t bis 26t) 2013 => / 2016 => Renault Truck Magnum AE (18t bis 26t) 1990-2013 Renault Truck Magnum DXi (18t bis 26t) 2004-2013 Renault Truck Magnum E.Tech (18t bis 26t) 2000-2006 Renault Trucks serie T (18t bis 26t) 2013 => Renault Trucks Midliner M (11.5t bis 16t) 1989-2000 Renault Trucks Midliner S (6t bis 16t) 1986-1994 Renault Trucks Midlum (7.5t bis 18t) 2000- / 2006- Renault Trucks Premium 2 Distribution (18t bis 26t) 2006 => Renault Trucks Premium Distribution (18t bis 26t) 2000 => Renault Trucks Premium 2 Lander (18t bis 32t) 2006 => Renault Trucks Premium Route (18t bis 26t) 1996 => Volvo FH 2005 => Volvo FE II 2012 => Volvo FE 2006 =>	Position Hinterachse - Scheibenbremse ABS Inklusive Lager : HDS219 - 25mm Bolzen

SNR Referenz	Hersteller	OE-Referenzen	Anwendungen	Zusätzliche Informationen
HDP009	Renault Trucks Volvo	7420535202, 7421024183, 7421024206, 7421116389, 20535202, 85111448, 85111791, 85114470	Renault Trucks serie C (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks serie D (6t bis 26t) 2013 => / 2016 => Renault Truck Magnum AE (18t bis 26t) 1990-2013 Renault Truck Magnum DXi (18t bis 26t) 2004-2013 Renault Truck Magnum E.Tech (18t bis 26t) 2000-2006 Renault Trucks serie T (18t bis 26t) 2013 => Renault Trucks Midliner M (11.5t bis 16t) 1989-2000 Renault Trucks Midliner S (6t bis 16t) 1986-1994 Renault Trucks Midlum (7.5t bis 18t) 2000- / 2006- Renault Trucks Premium 2 Dtribution (18t bis 26t) 2006 => Renault Trucks Premium Dtribution (18t bis 26t) 2000 => Renault Trucks Premium 2 Lander (18t bis 32t) 2006 => Renault Trucks Premium Route (18t bis 26t) 1996 => Volvo FH 2005 => Volvo FE 2006 =>, FE II 2012 =>	Position Vorderachse - Scheibenbremse ABS Inklusive Lager : HDS218 - 25mm Bolzen
HDP010	Renault Trucks Volvo	7421022433, 21022433, 85107749, 85111789	Renault Trucks serie C (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks serie K (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks serie T (18t bis 26t) 2013 => Volvo FH 2005 => / 2009 => Volvo FH II 2012 => Volvo FH12 1993-2005 Volvo FH16 1993-2002 / 2003 => / 2006 => / 2009 => Volvo FH16 II 2012 => / 2014 => Volvo FM 2005 => Volvo FM II 2013 => / 2016 => Volvo FM9 2001-2005 Volvo FM12 1998-2008 Volvo NH12 1999 =>	Position Vorderachse - Scheibenbremse ABS Inklusive Lager : HDS227 - 25mm Bolzen
HDP011	Mercedes-Benz	972 330 0125, 972 330 0225, 972 330 0325, 972 330 0425, 972 330 0525, 972 330 0625	Mercedes-Benz axle - F - F-3,5/C17,5 Mercedes-Benz axle - VL - VL2/21DC-3,5 Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 2003 => / 2008 => Mercedes-Benz Actros MP4/MP4 2011 => / 2015 => Mercedes-Benz Antos 2012-2018 Mercedes-Benz Atego 1998-2004 Mercedes-Benz Axor 2002-2004 Mercedes-Benz Axor 2 2004 =>	Position Vorderachse - Scheibenbremse ABS Inklusive Lager : HDS252
HDP012	SAF	3 307 3030 01, 3 307 3030 00, 3 307 3030 02, 03 307 3030 52	SAF axle - SKRB - SKRB 9019 KI (SN6) Integral SAF axle - SKRB - SKRB 9019 WI Integral SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI (SN7) Integral SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral SAF axle - SKRB - SKRB 9022 WI Integral SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 K (SN6) Integral SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 W Integral	Position Anhängerrachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS247
HDP013	Renault Trucks Volvo	7420534904, 7421024160, 20534904, 20581399, 21024160, 21024166	Renault Trucks serie K (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks Premium 2 Dtribution (18t bis 26t) 2006 => Renault Trucks Premium Dtribution (18t bis 26t) 2000 => Renault Trucks Premium 2 Lander (18t bis 32t) 2006 => Renault Trucks Premium Route (18t bis 26t) 1996 => Volvo FH12 1993-2005	Position Vorderachse - Trommelbremse Inklusive Lager : HDS218 - 25mm Bolzen
HDP014	Renault Trucks Volvo	20518092	Renault Trucks serie K (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks Premium 2 Dtribution (18t bis 26t) 2006 => Renault Trucks Premium Dtribution (18t bis 26t) 2000 => Renault Trucks Premium 2 Lander (18t bis 32t) 2006 => Renault Trucks Premium Route (18t bis 26t) 1996 => Volvo FH12 1993-2005	Position Vorderachse - Trommelbremse Inklusive Lager : HDS218 - 27mm Bolzen
HDP015	Scania	2085471, 2290532	Scania serie G (18t bis 26t) 2004 => / 2007 => Scania serie P (18t bis 32t) 2004 => / 2012 => / 2013 => Scania serie R (18t bis 32t) 2004 => / 2012 => Scania serie T (18t bis 32t) 2004 => / 2012 => Scania axle AM/AMA, ARA 860, ASA 700/701	Position Vorderachse - Trommelbremse Inklusive Lager : HDS212

SNR Referenz	Hersteller	OE-Referenzen	Anwendungen	Zusätzliche Informationen
HDP016	Scania	1864430, 1868662, 2290526, 1868663S	Scania axle - ARA - ARA760, ARA820, ARA860D, ARA900D Scania axle - ASA - ASA700D, ASA720 Scania serie G 2010 => / 2013 => Scania serie P 2010 => / 2013 => Scania serie R 2004 => / 2012 =>	Position Vorderachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS212
HDP017	Renault Trucks Volvo Meritor	7420819806, 7421328181, 20819804, 20820402, 21328177, 21328181, A333K4561N	Renault Trucks serie K (18t bis 32t) 2013 => Renault Trucks Premium 2 Distribution (18t bis 26t) 2006 => Renault Trucks Premium Distribution (18t bis 26t) 2000 => Renault Trucks Premium 2 Lander (18t bis 32t) 2006 => Renault Trucks Premium Route (18t bis 26t) 1996 => Renault Trucks Kerax DXi Volvo FH 2005 => / 2009 => Volvo FH12 2001-2005, FH16 2003-2006 Volvo FM 2005 => Volvo FM9 2001-2005, FM12 2001-2005, FMX, NH 12	Position Hinterachse - Trommelbremse ABS Inklusive Lager : HDS219 - 25mm Bolzen
HDP018	Volvo	1078053, 20517164, 85104301	Volvo FM7 1998-2001 Volvo FH12 1993-2005 Volvo FH16 1993-2002 / 2003 => / 2006 => / 2009 => Volvo FH16 II 2012 => / 2014 => Volvo FM12, FM10 1998-2008 Volvo FM9 2001-2005	Position Hinterachse - Trommelbremse ABS Inklusive Lager : HDS219 - 27mm Bolzen
HDP019	Volvo	20518053, 20535244, 20535245, 21336855, 21336856, 21336857	Volvo FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, Volvo FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-, NH 12 Volvo FL 6 2000-2006	Position Hinterachse - Trommelbremse mit und ohne ABS Inklusive Lager : HDS219 - 25mm Bolzen
HDP020	Volvo	20476519, 20518054	Volvo FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, Volvo FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, NH 12 Volvo FL 6 2000-2006	Position Hinterachse - Trommelbremse ABS Inklusive Lager : HDS219 - 27mm Bolzen
HDP021	DAF	1428396, 1613331, 1812160	DAF 85CF 1997-2002, CF75 2006-2013 DAF CF85, XF95 2002-2006, XF105 2005 => DAF CF 2014 => / 2017 => , XF 2012 => / 2017 => DAF XG 2021 => , XG+ 2021=>	Position Vorderachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS236
HDP022	Mercedes-Benz	943 330 1325, 943 334 0001	Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18t bis 35t) 2011 => / 2015 => Mercedes-Benz Antos 2012-2018 Mercedes-Benz Arocs 2013 => Mercedes-Benz Econic 2 2013 =>	Position Vorderachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS103
HDP023	BPW	Wheel bearing kit 09.801.06.07.0, Wheel Hub Unit 03 2724 31 02, 03 2724 31 00	BPW axle - SKH - SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010 ECO Plus, SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010 ECO Plus, SKHSM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008-15 ECO Plus BPW axle - SH - SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-15 ECO Plus, SHBF 9010 ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus, SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15 ECO Plus BPW axle - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, SKHBM 9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus, SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus, SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus, SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus, SKHSM 9010-15 ECO Plus, SKHSMHLL 9010 ECO Plus	Position Anhängerrachse - ABS- Scheibenbremse Enthaltene Lager : HDB005 & HDB022

SNR Referenz	Hersteller	OE-Referenzen	Anwendungen	Zusätzliche Informationen
HDP024	BPW	Wheel bearing kit 09.801.06.05.0, Wheel Hub Unit 03 2723 09 50, 03 2723 09 70	BPW axle - SKH - SKHSMA 9008-15 ECO-MAXX, SKHSMA 9010 ECO-MAXX, SKHSMA 9010-15 ECO-MAXX, SKHSMAHLL 9010 ECO-MAXX, SKHSMHLL 9010 ECO-MAXX, SHSF 9010 ECO-MAXX, SHSF 9010-15 ECO-MAXX BPW axle - SH - SHSFA 8010 ECO-MAXX, SHSFA 9010-15 ECO-MAXX, SHSM 9010 ECO-MAXX, SHSM 9010-15 ECO-MAXX, SHZF 9010 ECO-MAXX, SHZF 9010-15 ECO-MAXX, SHZM 9010-15 ECO-MAXX, SHZMA 9010-15 ECO-MAXX, SHSFH 9010 ECO-MAXX BPW axle - SKH - SKHSF 8010 ECO-MAXX, SKHSF 9008 ECO-MAXX, SKHSF 9008-15 ECO-MAXX, SKHSF 9010 ECO-MAXX, SKHSF 9010-15 ECO-MAXX, SKHSFA 9010 ECO-MAXX, SKHSFA 9010-15 ECO-MAXX, SKHSFHLL 9008 ECO-MAXX, SKHSFHLL 9010 ECO-MAXX, SKH - SKHSM 9008 ECO-MAXX, SKHSM 9008-15 ECO-MAXX, SKHSM 9010 ECO-MAXX, SKHSM 9010-15 ECO-MAXX	Position Anhängerrachse - Scheibenbremse ABS Enthaltene Lager : HDB021 & HDB009
HDP025	BPW	Wheel bearing kit 09.801.06.03.0, Wheel Hub Unit 03 2723 08 70	BPW axle - H - HS 8010 ECO, HSF 6510 ECO, HSF 8010 ECO, HSF 8010-15 ECO, HSF 9010 ECO, HSF 9010-15 ECO, HSFH 6510 ECO, HSFH 9010 ECO, HSFH 9010-15 ECO, HSFHLL 9010/12° ECO HSFLL 9010/12° ECO, HSFLL 9010/20° ECO, HSFO 9010 D36 ECO, HSFOA 9010 D36 ECO, HSFOM 9010 D36 ECO, HSHLL 9010/12° ECO, HSL 8010 ECO, HSL 8010 ECO, HSM 8510 ECO, HSM 8510-10 ECO, HSM 8510-15 ECO, HSM 9010 ECO, HSM 9010-15 ECO, HSMA 9010 ECO, HSMHA 9010 ECO, HSMHLL 9010/12° ECO, HSMH 8010 ECO, HSMH 9010 ECO, HSMH 9010-15 ECO, HSMHA 9010 ECO, HSMHLL 9010/10° ECO, HSMHLL 9010/12° ECO, HSMML 9010/12° ECO, HSMML 9010/20° ECO, HSMO 9010 ECO, HZF 6510 ECO, HZF 9010 ECO, HZF 9010-15 ECO, HZFH 9010 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFLL 9010/12° ECO, HZHLL 9010/12° 7/8 IN ECO, HZM 6508 ECO, HZM 9010 ECO, HZM 9010-15 ECO, HZMH 9010-15 ECO	Position Anhängerrachse -ABS- Scheibenbremse Enthaltene Lager : HDB021 & HDB009
HDP026	BPW	Wheel bearing kit 09.801.07.32.0, 09.801.09.09.0, Wheel Hub Unit 03 2724 32 80	BPW - SH - SHBF 9010 ECO Plus2 BPW - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus2 BPW - SKH - SKHBF 9010-15 ECO Plus2 BPW - SKH - SKHBFHLL 9010 ECO Plus2 BPW - SKH - SKHBM 9010 ECO Plus2 BPW - SKH - SKHBM 9010-15 ECO Plus2 BPW - SKH - SKHBMHLL 9010 ECO Plus2	Position Anhängerrachse - Scheibenbremse ABS Enthaltene Lager : HDB005 & HDB022
HDP027	BPW	Wheel bearing kit 09.801.06.58.0, Wheel Hub Unit 03 2724 31 42, 03 2724 31 41, 03 2724 31 40	BPW axle - SKH - SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 9010-15 ECO Plus, HZF 9010 ECO Plus, SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010 ECO Plus, SKHSM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008-15 ECO Plus, BPW axle - SH - SKHSM 9008 ECO Plus2, SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-15 ECO Plus, SHBF 9010 ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus, SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15 ECO Plus, BPW axle - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, SKHBM 9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus, SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus, SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus, SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus, SKHSM 9010-15 ECO Plus, SKHSMHLL 9010 ECO Plus	Position Anhängerrachse - Scheibenbremse ABS Enthaltene Lager : HDB005 & HDB022

SNR Referenz	Hersteller	OE-Referenzen	Anwendungen	Zusätzliche Informationen
HDP028	Mercedes-Benz	943 330 1125, 943 330 1225, 943 330 1525, 943 334 0701	Mercedes-Benz axle - F - F-8/C22.5, F-7,5A/C22.5 Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5 Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5 Mercedes-Benz axle - T - T-7,5LA/C22.5 Mercedes-Benz axle - VO - VO4/37CL-7 Mercedes-Benz axle - VL - VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/54DC-8 Mercedes-Benz Actros (18t bis 33t) 1997-2002 Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18t bis 35t) 2003 => / 2008 => Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18t bis 35t) 2011 => / 2015 => Mercedes-Benz Antos (26t) 2012-2018 Mercedes-Benz Arocs (18t bis 44t) 2013 => Mercedes-Benz Atego (18t bis 26t) 1998-2004 Mercedes-Benz Axor 2 (18t bis 32t) 2004 => Mercedes-Benz Axor (18t bis 32t) 2002-2004 Mercedes-Benz Autobus Citaro, Econic, Turismo, Travego	Position Vorderachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS103
HDP029	Volvo	21228155	Volvo VM 220/270/310/330 2012-2020	Position Vorderachse - Trommelbremse mit und ohne ABS Inklusive Lager : HDS227
HDP030	SAF	03.307.3056.00, 03.307.3056.01, 03.307.3056.03	SAF axle - Z - ZL11-3720, ZL11-4220, ZZL10-4220, ZL9-4218, ZIL9-19, ZIL11-19, ZIL11-22 SAF axle - B - B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BIVL9-19, BIVL9-22, BINL9-19, BIL9-19, BIL9-22, BL9-19, BI10-19, BI10-22 SAF axle - S - S19-19, SI9-22, S11-19, S11-22, S7-3015, S9-3718, S9-4218, S9-4220, S11-3720, S11-4220, S11-4218, SIL9-22, SIL11-22, SL9-3718, SL9-4218, SL11-4220, SZL11-4220, SZL11-4218, SIL9-19, SL11-4218 SAF axle - Z - Z19-19, Z19-22, Z11-19, Z11-22, Z7-3015, Z8-3718, Z9-3020, Z9-3720-8L, Z9-3720-10L, Z9-4220, Z9-4218, Z11-3020, Z11-3720-8L, Z11-3720-10L, Z11-4218, Z11-4220, ZL8-3718, ZL9-3020, ZL9-3720, ZL11-3020	Position Hinterachse - Scheibenbremse ABS Inklusive Lager : HDS248

SNR Referenz	Hersteller	OE-Referenzen	Anwendungen	Zusätzliche Informationen
HDP031	Mercedes-Benz	9433300825	<p>Mercedes-Benz axle - VL - VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/53DC-7,5, VL4/54DC-8, VL5/21DC-9</p> <p>Mercedes-Benz axle - TE - TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/5C 7-9, TE5/6C 7-9, TE5/8C 7-9, TE5/8C6-9, TE4/8NC6-9, TE4/8KC6-9, TE5/8NC6-9, TE5/8NC7-9, TE5/8KC6-9, TE5/8KC7-9, TE4/2KC6-9, TE4/2NC6-9, TE4/3KC6-9, TE4/3NC6-9, TE5/2KC7-9, TE5/2NC7-9, TE5/2NC6-9, TE5/2KC6-9, TE5/3KC6-9, TE5/3NC6-9, TE5/3KC7-9, TE5/3NC7-9, TE4/2C6-9</p> <p>Mercedes-Benz axle - F - F-7,5/C22.5, F-8A/C22.5, F-9/C22.5, F-8/C22.5, FA-7,5H/C22.5, FA-8H/C22.5, FA-9H/C22.5, F-8,5/C22.5, F-9,5/C22.5</p> <p>Mercedes-Benz axle - M - M-7,5LA/C22.5, M-7,5SLA/C22.5</p> <p>Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5</p> <p>Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5</p> <p>Mercedes-Benz axle - T - T-7,5LA/C22.5, T-7,5SLA/C22.5, T-8LA/C22,5, T-8SLA/C22,5, T-9LA/C22,5, T-9SLA/C22,5</p> <p>Mercedes-Benz axle - TE - TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8C6-9, TE5/1C7-9, TE4/3C6-9, TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8C6-9, TE5/2C7-9, TE5/3C7-9, TE5/5C7-9, TE5/6C7-9, TE5/8C7-9</p> <p>Mercedes-Benz axle - TL - TL4/1C6-9, TL5/1C7-9, TL5/1C6-9, TL4/1KC6-9, TL4/1NC6-9, TL5/1KC6-9, TL5/1NC6-9, TL5/1KC7-9, TL5/1NC7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/1C7-9</p> <p>Mercedes-Benz axle - TZ - TZ4/8C 6-9, TZ5/8C 7-9, TZ5/8C6-9, TZ4/8KC6-9, TZ5/8NC6-9, TZ5/8NC7-9, TZ5/8KC6-9, TZ5/8KC7-9, TZ4/2NC6-9, TZ4/2KC6-9, TZ4/3KC6-9, TZ4/3NC6-9, TZ5/3KC6-9, TZ5/4KC6-9, TZ5/4NC6-9, TZ5/3NC7-9, TZ5/3KC7-9, TZ5/4KC7-9, TZ5/4NC7-9, TZ4/8C6-9, TZ5/8C7-9, TZ5/4C7-9, TZ4/2C6-9, TZ4/3C6-9</p> <p>Mercedes-Benz axle - V0 - V01F-7,5/C22.5, V01F-8/C22,5, V01F-8A/C22,5, V03F-9/C22,5, VO4/37CL-7</p> <p>Mercedes-Benz Actros (18t bis 33t) 1997-2002</p> <p>Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18t bis 35t) 2003 => / 2008 =></p> <p>Mercedes-Benz Axor 2 (18t bis 32t) 2004 =></p>	Position Vorderachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS103
HDP032	Scania	1822615, 2290525, 2603316, 2603319	<p>Scania serie G (18t bis 26t) 2004 => / 2007 =></p> <p>Scania serie P (18t bis 32t) 2004 => / 2012 => / 2013 =></p> <p>Scania serie R (18t bis 32) 2004 => / 2012 =></p> <p>Scania serie T (18t bis 32t) 2004 => / 2012 =></p> <p>Scania axle ADA1303, ASA1303, AD200SA, AD400SA, AD401SA, A600SA, AD 1300, ADA 1103/1300/1304, ADA/ADZ 400, ASA 1003, R 735/885</p>	Position Hinterachse - Scheibenbremse Inklusive Lager : HDS219

NTN

Make the world **NAMERAKA**



DOC_PA_TRUCKRANGE_CAT_Da - Document non contractuel - NTN Europe copyright international - 02/24 - Photos - NTN Europe - Pedro Studio Photos - Shutterstock

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN Europe. Jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion ohne vorherige Genehmigung von NTN Europe ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen diesen Absatz können Sie strafrechtlich verfolgt werden. Für Fehler oder Unterlassungen, die sich trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, lehnt NTN Europe jede Haftung ab. Aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
© NTN Europe, Internationales Copyright 2024

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN |  | Brands of **NTN Group**